

INT



Devilink™ PR – Manual de instalare Releu de tip Plug-in

DEVI ™
Member of the Danfoss Group



Releul Devilink™ PR (Releu de tip priza) este un dispozitiv utilizat la comutarea în pozițiile ON/OFF a elementelor de încălzire sau a altor echipamente electrice, fie manual, fie conform programării.

Schemă posibilă de instalare:

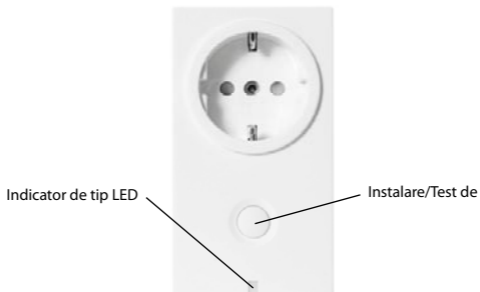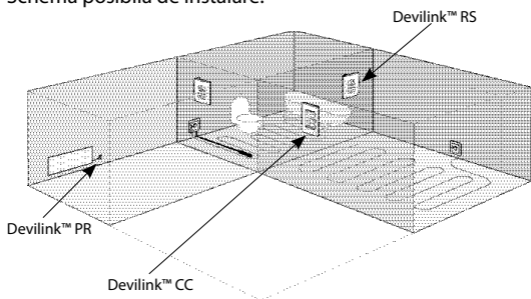

Amplasarea Devilink™ PR



Instalarea și amplasarea se vor face respectând reglementările de amenajare locale ale imobilului.



Moduri de operare

Devilink™ PR este proiectat pentru două moduri de operare.

1. Controlul încălzirii
2. Comutare între pozițiile ON/OFF

La utilizarea releului Devilink PR pentru controlul încălzii unei încăperi, trebuie să instalați, de asemenea, un senzor Devilink RS și să țineți cont de următoarele recomandări privind încălzirea.

Nu instalați un sistem de încălzire prin pardoseală fără a avea montat un senzor de pardoseală atunci când elementul de încălzire se află montat pe sau sub

Instalarea releului Devilink™ PR

Instalarea releului Devilink™ PR

1. Conectați releul Devilink™ PR la o priză SCHUKO.



Configurare:

A se consulta Instrucțiunile de instalare pas cu pas a consolei centrale Devilink™ CC din cadrul Manualului de instalare a acesteia.

NB! Elementele de încălzire conectate la Devilink™ PR trebuie să aibă sistem de autoprotecție împotriva supraîncălzirii.

LED-ul stă aprins în	Releul se află în poziția OFF/
LED-ul stă aprins în	Releul se află în poziția ON/
LED-ul se aprinde	Incluziune sau testarea legăturii
LED-ul se aprinde intermitent în culoarea	Incluziunea nu este OK Testarea legăturii nu este OK

Resetarea releului Devilink™ PR la setările din fabrică

Deconectați unitatea pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică. Țineți apăsat butonul de instalare în timp ce reconectați sursa de alimentare. Continuați să țineți apăsat butonul de instalare până când LED-ul luminează intermitent în culoarea roșie (aprox. 5 sec).



Specificații tehnice

Tensiune de lucru	230 V AC, 50 Hz
Consum în standby	<1W
Sarcină	2300 W, 460 VA, 600 W Becuri cu incandescență
Reglare	PWM sau ON/OFF
Temperatură	de la 0° la +35°C
Frecvența de transmisie	868.42 MHz
Distanță de transmisie în clădiri normale	Până la 30 m
Putere de transmisie	Max. 1 mW
Clasa de protecție IP	20
Dimensiuni	106 mm × 59 mm × 75 mm

Garanția DEVI cu termen de valabilitate de 2 ani

Ați achiziționat un sistem de încălzire marca DEVI de care sunteți sigur că va îmbunătăți confortul și economia de energie la utilizare.

DEVI furnizează soluții superioare de încălzire electrică pentru un control complet al încălzirii în interiorul și în exteriorul locuințelor și imobilelor. DEVI oferă un program complet de încălzire cu cabluri încălzitoare Devifex™ sau covorașe încălzitoare Devimat™ termostate, Devireg™ termostate, Devifast™ benzi de montaj Devifast™ și cabluri de încălzire Devi cu autolimitare în combinație cu produse adiționale, ce vin în completarea acestui program.

Această garanție cu termen de valabilitate de 2 ani este valabilă pentru toate produsele marca DEVI.

În cazul în care, contrar tuturor așteptărilor, se ivește vreo problemă legată de produsul DEVI achiziționat, DEVI oferă o garanție de 2 ani de la data achiziționării, în următoarele condiții:

Pe durata termenului de garanție, DEVI oferă un produs comparabil nou sau repară produsul în cauză dacă se constată că deficiența este cauzată de curențe de proiectare, de material sau de fabricație. Reparația sau înlocuirea se vor efectua după cum consideră de cuviință DEVI. DEVI nu răspunde de nicio daună ulterioară sau accidentală, înțelegându-se prin aceasta inclusiv - dar fără a se limita la - daune aduse proprietății sau cheltuieli suplimentare în utilizare.

Această garanție este valabilă numai însoțită de dovada achiziționării

produsului și trebuie prezentată instalatorului sau vânzătorului fără întârzieri nejustificate.

Nu se pot acorda prelungiri ale termenului de garanție din momentul reparației efectuate în virtutea certificatului de garanție acordat.

Garanția DEVI nu acoperă daune cauzate de condiții incorecte de utilizare, instalarea incorectă sau instalarea efectuată de electricieni neautorizați. Toate lucrările vor fi taxate complet dacă se solicită inspectarea sau repararea de către DEVI a unor defecte provocate de oricare dintre cauzele enunțate mai sus.

Garanția DEVI nu acoperă echipamente care nu au fost achitate integral.

Compania DEVI va răspunde în orice moment, cu rapiditate și eficiență tuturor solicitărilor și întrebărilor clienților săi.

Garanția exclude explicit toate reclamațiile neconforme condițiilor de mai sus.

Certificat de garanție

Garanția DEVI™ se acordă:

Nume:

Adresă

Oraș:

Țară:

Telefon:

Atenție:

Pentru ca Garanția să fie valabilă, Certificatul de Garanție trebuie completat corect.

Tipul de termostat:

Montaj electric efectuat de

Numărul articolului:

Data:

Ștampila furnizorului:



Articol Nr.: 08095964

Versiune: 01.02

DEVI A/S

DK · 7100 Vejle

Telefon: +45 7488 8500

Fax +45 7488 8501

VIFRR102 09/2009

