

The Click & Pro System

Aplicație

Kitul DEVIdry™ Pro adaptează covorașele DEVIdry™ la sistemul Click&Pro.

Optând pentru sistemul DEVIdry™ Click&Pro, obțineți o finisare cu adevărat profesionistă, cu un termostat amplasat discret.

Datorită termostatului cu temporizare, profitați din plin de răspunsul rapid oferit de sistemul de încălzire prin pardoseală DEVIdry™.

Kitul DEVIdry™ Pro

DEVIdry™ Pro este un kit profesionist, care include termostatul digital cu temporizare DEVIreg™ 535 produs de DEVI.

Termostatul digital cu temporizare este prevăzut cu un temporizator simplu cu 4 evenimente, prin intermediul căruia pot fi setate 3 programe.

Termostatul digital cu temporizare DEVIreg™ 535 vă permite să reduceți consumul de energie, asigurând în același timp un nivel optim de confort termic.

Termostatul este prevăzut cu un circuit de monitorizare integrat, care va întrerupe încălzirea în cazul în care senzorul este deconectat sau scurtcircuitat.

Conectarea termostatului DEVIreg™ 535 trebuie să fie realizată de un instalator autorizat.

Caracteristicile produsului

Termostat digital cu temporizare

Consum redus în starea de așteptare, de max. 0,30 W

Funcție de protecție împotriva accesului copiilor

15 A este egal cu <math><34,5 \text{ m}^2</math> la 100 W/m²

Indicator luminos (LED)

Respectă standardul
IEC 60335-2-96 (cu DEVIDry™)

EN/IEC 60730


Nota:

Dacă folosiți o pardoseală laminată este necesar ca aceasta să aibă o grosime minimă / calitatea de 8 mm HDF (> 800 kg / m³).

Date tehnice	
Gamă de valori de referință	+5°C-35°C
Tensiune de funcționare	180-250 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie în starea de așteptare	Max. 0. 30 W
Releu: Sarcină rezistivă Sarcină inductivă	230 V ~ 15 A / 3450 W cos φ = 0,3 Max. 1 A
Histerezis ± 0,2°C cu senzor de cameră	± 0,4 °C, doar cu senzor de pardoseală
Temperatură ambiantă	între -10 °C și +30 °C
Gamă de temperatură	5-35°C
Clasă IP	31
Dimensiuni (Î/L/A)	86×36×53 mm

Kitul DEVIDry™ Pro		
19911006	Kitul DEVIDry™ Pro	Cu temporizator DEVIreg™ 535, ELKO
19911007	Kitul DEVIDry™ Pro	Cu temporizator DEVIreg™ 535, ELJO
19911008	Kitul DEVIDry™ Pro	Cu temporizator DEVIreg™ 535, JUSSI
Kitul conține	DEVIreg™ 535 Senzor de pardoseală Unealtă pentru conectare Bandă din aluminiu Cablul de alimentare	Termostat cu temporizare, cu montare încastrată, 15 A 3 m NTC 15 kOhm la 25 °C pentru conectarea elementelor DEVIDry™ pentru fixarea senzorului 3 m, 1 mm ² , max. 10 Instalațiile > 10 A necesită un cablu de alimentare suplimentar

Accesorii		
19911009	Cablul de alimentare	3 m, 1 mm ² , max. 10 A

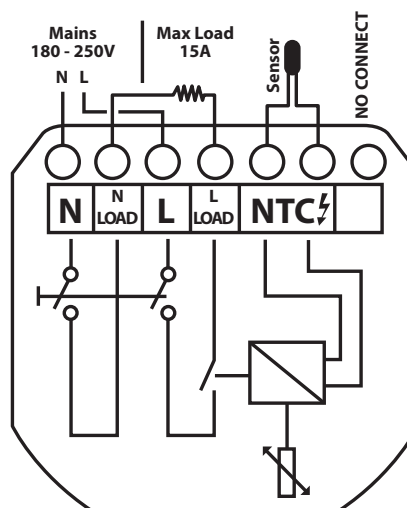

Danfoss srl
Sos. Oltenitei 208
Pocesti-Leordeni, Ilfov
Tel: +40 31 2222 101
Fax: +40 31 2222 108
www.devi.ro

DEVI®